


# Varistar-Gleitschiene

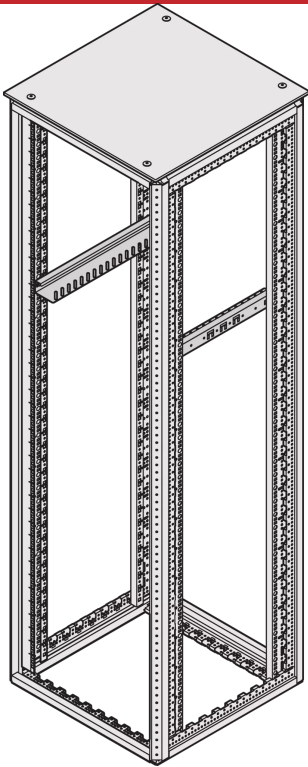

An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



## MERKMALE

---

Zur Montage an vier 19-Zoll-Winkelprofilen

Breite Auflagefläche (48 mm)

Kann in 1 HE Schritten angebracht werden (befestigen und festschrauben)

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Produkttyp:** Gleitschiene

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Statische Last	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Höhe	Länge	Passt zu
23130-099		2	Aluminium verzinkt			Varistar CP
23130-116	100kg	2	Aluminium verzinkt	200mm	156mm	Varistar CP
23130-096	25kg	2	Aluminium verzinkt	500mm	456mm	Varistar CP
23130-097	25kg	2	Aluminium verzinkt	700mm	656mm	Varistar CP
23130-098	25kg	2	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-118	100kg	2	Aluminium verzinkt	500mm	458mm	Varistar CP
23130-119	100kg	2	Aluminium verzinkt	700mm	658mm	Varistar CP
23130-120	100kg	2	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-126		10	Aluminium verzinkt			Varistar CP
23130-101	25kg	10	Aluminium verzinkt	500mm	456mm	Varistar CP
23130-102	25kg	10	Aluminium verzinkt	700mm	656mm	Varistar CP
23130-103	25kg	10	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-123	100kg	10	Aluminium verzinkt	500mm	458mm	Varistar CP
23130-124	100kg	10	Aluminium verzinkt	700mm	658mm	Varistar CP
23130-125	100kg	10	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Verpackungseinheit	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
23130-099	Paar		No

Katalognummer	Verpackungseinheit	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
23130-116		RoHS	No
23130-096	Paar	RoHS	No
23130-097	Paar	RoHS	No
23130-098	Paar	RoHS	No
23130-118		RoHS	No
23130-119		RoHS	No
23130-120		RoHS	No
23130-126		RoHS	No
23130-101		RoHS	No
23130-102		RoHS	No
23130-103		RoHS	No
23130-123		RoHS	No
23130-124		RoHS	No
23130-125		RoHS	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Zur Montage im Schrank müssen die 19-Zoll-Winkelprofile vorne und hinten montiert sein.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**