

122-Ti/T Gewindestange mit Z Pfettenklipp



MERKMALE

Federstahlclip zum Aufschlagen auf Dachpfetten, gleicht den Winkel der Pfette aus

Bietet eine Methode zur Befestigung von Gewindestangen an Dachpfetten


SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Flanschstärke (FT)	B	Statische Last
122M8TI	174980	M8	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M10TI	175070	M10	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M6TI	174890	M6	2.8 mm Max	15 mm Min	450N

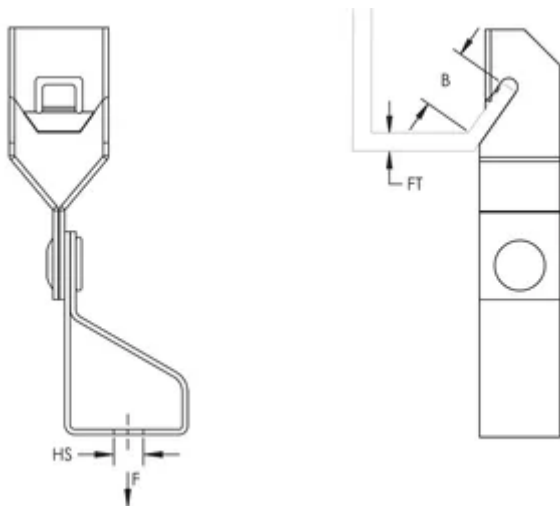

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

