

2-2 Loch Eckwinkelstück



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Ausrichtung	Lochgröße (HS)	Dicke (T)
ZW207	313400	Stahl	Feuerverzinkt	Rechtsseitig	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Stahl	Feuerverzinkt	Rechtsseitig	14 mm	6 mm
ZWA207L	387675	Stahl	Feuerverzinkt	Linksseitig	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Elektrolytisch verzinkt	Rechtsseitig	14 mm	

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Schraube enthalten	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Ja	10 mm	25mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nein		

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Schraube enthalten	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nein		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Nein		

DIAGRAMME

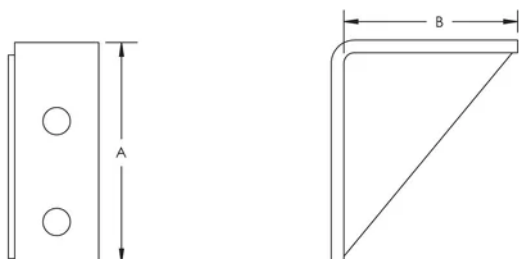

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

