


# System 3000 U-Schiene

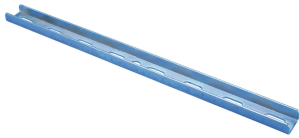

## MERKMALE

Medium-Duty-U-Schiene zur Verwendung mit Trägerklammern der Serie 3000

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Lochgröße (HS)
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	X	A	B
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
 
## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

