

4G16H Drehklipp mit vertikaler Öse



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung für nVent CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdeckenprofilen

Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation

Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Material: Federstahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Farbe	Lochgröße (HS)	Flanschstärke (FT)	Größe T-Raster
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Grau	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm
4G16HWH	576950	Lackiert	Weiß	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
---------------	---------------	----------------

4G16H	170230	180N
4G16HWH	576950	180N

DIAGRAMME

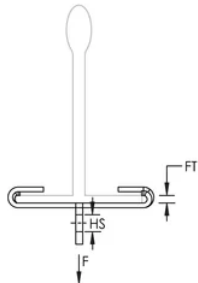

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

