

4G24 Drehklipp mit Gewindestift



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen

Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich

Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation

Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen

Mutter wird separat vertrieben

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Farbe	Schraubenlänge (L)	Flanschstärke (FT)
4G24M16WHSP 25	172290	Spring Stahl, Stahl	Lackiert	Weiß	16mm	1.5 mm
4G24M11WH	171840	Spring Stahl, Stahl	Lackiert	Weiß	11mm	1.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Farbe	Schraubenlänge (L)	Flanschstärke (FT)
4G24M25WHSP25	172300	Spring Stahl, Stahl	Lackiert	Weiß	25mm	1.5 mm
4G24M16	171710	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	16mm	1.5 mm
4G24M25	171730	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	25mm	1.5 mm
4G24M11	171680	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	11mm	1.5 mm
4G24M16WH	171860	Spring Stahl, Stahl	Lackiert	Weiß	16mm	1.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Größe T-Raster	Schraubendurchmesser (Sc)	Statische Last
4G24M16WHSP25	172290	24mm	6	220N
4G24M11WH	171840	24mm	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	24mm	6	220N
4G24M16	171710	24mm	6	220N
4G24M25	171730	24mm	6	220N
4G24M11	171680	24mm	6	220N
4G24M16WH	171860	24mm	6	220N

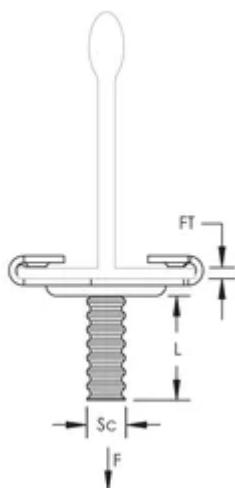

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

