


Z Pfettenklipp, Serie AF



ZERTIFIZIERUNGEN

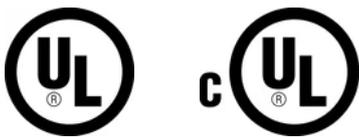

MERKMALE

Clip für Draht- oder Kettenaufhängungen von Z-Dachpfetten

Wird vom Boden mit VAFT-Werkzeug und Kabelschutzrohr installiert

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Lochgröße (HS) | Flanschstärke (FT) | B |
|---------------|---------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
| AF14 | 179860 | Federstahl | nVent CADDY Armour | 7.1 mm | 1.5 - 6 mm | 20 mm Min |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C | D | Statische Last |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------|
| AF14 | 179860 | 65 mm | 74 mm | 440N |

DIAGRAMME

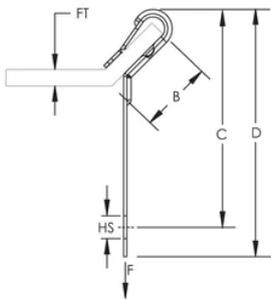

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

