

APX Externer vertikaler Wandwinkel



MERKMALE

Sattelstütze für C-Profile und Streben

Vollständig mit Befestigungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Kanaltyp	Typ Strutmontageschiene	Höhe (H)
APXE23EG	584710	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Edelstahl 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMME

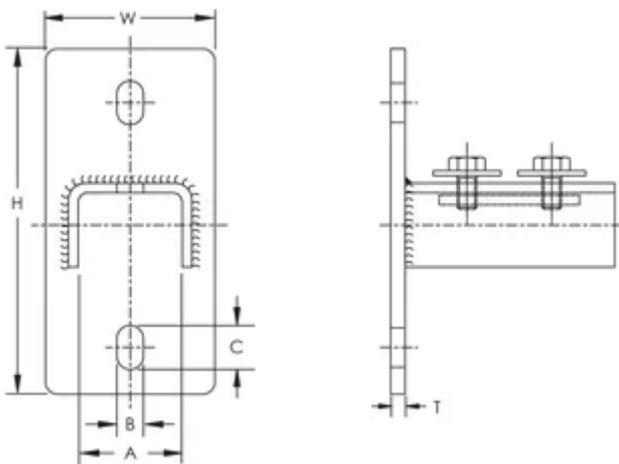

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

