


Konsole - E0 Schiene

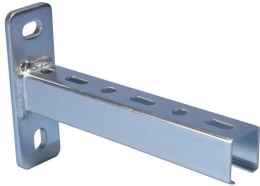

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Dicke (T):	1.5 mm
E:	6 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Lochgröße (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C:	15.5 mm
B:	27 mm
A:	30 mm
Breite (W):	40 mm
D:	60 mm
Höhe (H):	120 mm

DIAGRAMME

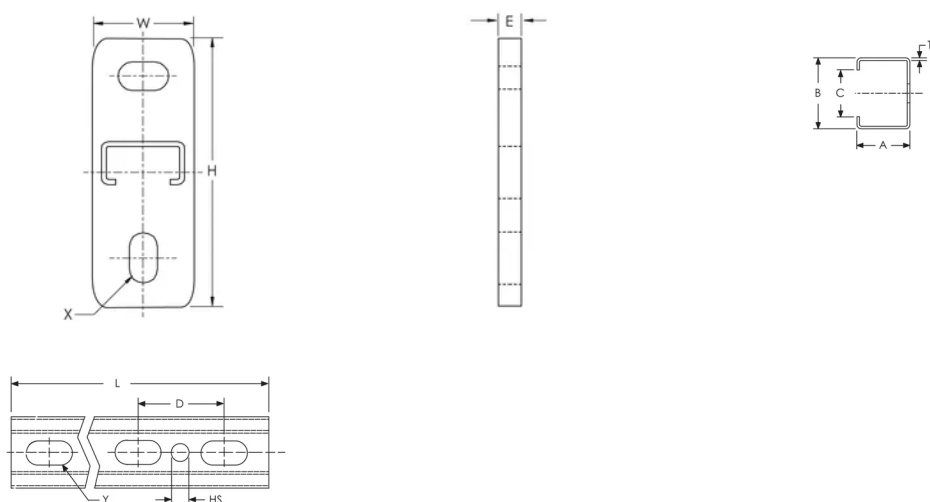

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

