

EM-P Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Verfügbar für EMT, starres, IMT- und Aluminium-Kabelschutzrohr

Um 360° drehbar

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Grenzlast (F)	Zertifizierungen
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke(FT)	Statische Grenzlast (F)	Zertifizierungen
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	

DIAGRAMME

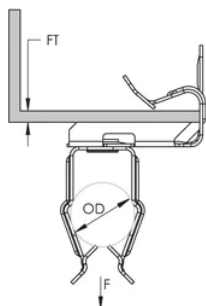

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

