

KN NOTGLIED FÜR RUNDSTAHLKETTEN



EIGENSCHAFTEN

Zur Reparatur einer oder zur Verbindung zweier Ketten.


SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert

Material: Stahl

Katalognummer	Artikelname	Diameter(Ø)	Length(L)	B	Static Load(F)
KN30EG	380050	3 mm	16.500 mm	12.5 mm	370 N
KN40EG	380060	4 mm	20 mm	16 mm	550 N
KN50EG	380070	5 mm	23 mm	20 mm	950 N

DIAGRAMME

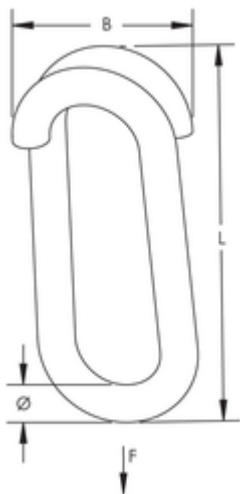

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Wahl 1 - Kunde Obacht
Wahl 2 - Technische
Unterstützung

Europa

Die Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Andere Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER