

nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschenlen mit Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Rohrschellen werden einbaufertig vormontiert geliefert (Größen bis 600 mm)

Der vergrößerte Öffnungswinkel vereinfacht das Einlegen der Lüftungsrohre (Größen bis 600 mm)

Das besondere Schnellverschlussystem verhindert, dass sich die Rohrschelle beim Verschieben des Lüftungsrohres versehentlich öffnet (Größen bis 600 mm)

Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen (Größen bis 600 mm)

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

- Temperatur:** -50 to 110 °C
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Material: EPDM-SBR-Gummi;Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)
MFVI0140EG	586606	140 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0100EG	586603	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0125EG	586605	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0160EG	586608	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0080EG	586601	80 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0150EG	586607	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0200EG	586610	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVI0400EG	586617	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0355EG	586616	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0315EG	586615	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0250EG	586612	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0300EG	586614	300 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0500EG	586619	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0600EG	586621	600 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0560EG	586620	560 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)
MFVI0450EG	586618	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0900EG	586625	900 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0630EG	586622	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0800EG	586624	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0710EG	586623	710 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last
MFVI0140EG	586606	40mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	27mm	80 °	775N
MFVI0160EG	586608	40mm	80 °	775N
MFVI0080EG	586601	27mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	40mm	80 °	775N
MFVI0400EG	586617	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	40mm	80 °	1000N
MFVI0250EG	586612	40mm	80 °	1000N
MFVI0300EG	586614	40mm	80 °	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last
MFVI0500EG	586619	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	40mm	80 °	1400N
MFVI0450EG	586618	40mm	80 °	1400N
MFVI0900EG	586625	40mm		1900N
MFVI0630EG	586622	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	40mm		1900N

DIAGRAMME

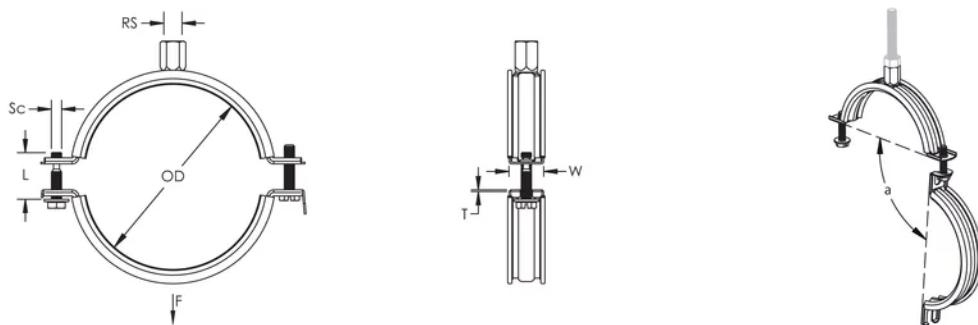

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

nVent.com/CADDY | 5

