

# nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Rohrschellen werden einbaufertig vormontiert geliefert (Größen bis 600 mm)

Der vergrößerte Öffnungswinkel vereinfacht das Einlegen der Lüftungsrohre (Größen bis 600 mm)

Das besondere Schnellverschlussystem verhindert, dass sich die Rohrschelle beim Verschieben des Lüftungsrohres versehentlich öffnet (Größen bis 600 mm)

Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen (Größen bis 600 mm)

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

## SPEZIFIKATIONEN

**Temperatur:** -50 to 110 °C

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Außen Durchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)
MFVN0150EG	586507	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0125EG	586505	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0160EG	586508	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0200EG	586510	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0100EG	586503	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0400EG	586517	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0315EG	586515	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0250EG	586512	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0355EG	586516	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0450EG	586518	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0500EG	586519	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0630EG	586522	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVN0800EG	586524	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVN1000EG	586526	1000 mm	M8, M10	23 mm	2 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierungen
MFVN0150EG	586507	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0125EG	586505	27mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierungen
MFVN0160EG	586508	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0200EG	586510	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0100EG	586503	27mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0400EG	586517	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0315EG	586515	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0250EG	586512	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0355EG	586516	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0450EG	586518	40mm	80 °	900N	
MFVN0500EG	586519	40mm	80 °	900N	
MFVN0630EG	586522	40mm		1150N	ITB
MFVN0800EG	586524	40mm		1150N	
MFVN1000EG	586526	40mm		1400N	

## DIAGRAMME

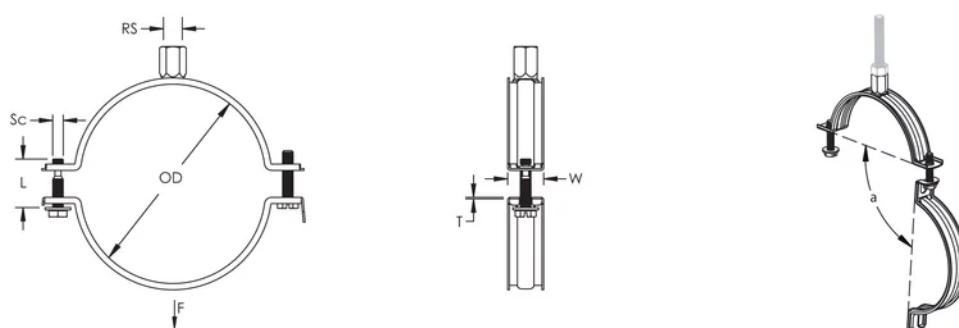

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

**Europa**

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**   **ERICO**   **HOFFMAN**   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 4

