

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet

Das Schnellverschlussystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird

Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Schwarz
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	NB/DN	Breite (W)
MFP015	586701	Stahl, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm
MFP019	586702	Stahl, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm
MFP025	586703	Stahl, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm
MFP031	586704	Stahl, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm
MFP037	586705	Stahl, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm
MFP044	586706	Stahl, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm
MFP051	586707	Stahl, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm
MFP058	586708	Stahl, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm
MFP068	586709	Stahl, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm
MFP078	586710	Stahl, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm
MFP088	586711	Stahl, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm
MFP098	586712	Stahl, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm
MFP108	586713	Stahl, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm
MFP118	586714	Stahl, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm
MFP128	586715	Stahl, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	NB/DN	Breite (W)
MFP138	586716	Stahl, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm
MFP148	586717	Stahl, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm
MFP160	586718	Stahl, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm
MFP170	586719	Stahl, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm
MFP200	586720	Stahl, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm
MFP215	586721	Stahl, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

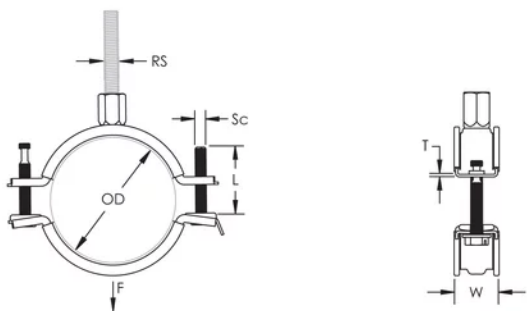

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

