

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Alterungsbeständige Einlage

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Stangengröße (RS):	M8;M10;1/2"
Temperatur:	-50 to 110 °C
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)
MPK037	586755	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm	6 mm
MPK031	586754	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm	6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)
MPK044	586756	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm	6 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK068	586759	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK078	586760	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm	6 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm	6 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm		25 mm	2 mm	6 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm		23 mm	2 mm	6 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm	6 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Stückgewicht
MPK037	586755	32mm	1000N	0.12 kg
MPK031	586754	32mm	1000N	0.11 kg
MPK044	586756	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	37mm	1500N	0.14 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Statische Last	Stückgewicht
MPK068	586759	40mm	1500N	0.16 kg
MPK058	586758	37mm	1500N	0.15 kg
MPK078	586760	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	50mm	2500N	0.3 kg
MPK170	586767	50mm	3200N	0.42 kg
MPK148	586765	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	50mm	3200N	0.42 kg
MPK138	586764	50mm	3000N	0.34 kg
MPK201	586768	50mm	3600N	0.63 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

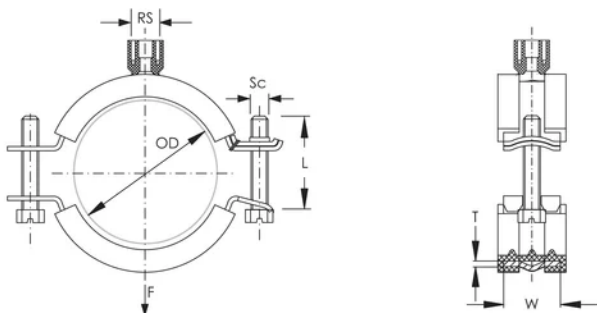

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

