

# nVent CADDY Pyramid leichter Tragsystem-Montagesatz, 4-Standfuß-Rahmen



Der leichte nVent CADDY Pyramid Tragsystem-Montagesatz bietet Installateuren eine schnelle und einfache Möglichkeit, HLK-Mini-Split-Einheiten auf Dächern zu installieren. Kombinieren Sie ihn mit dem leichten Erweiterungsrahmen für das nVent CADDY Pyramid Tragsystem, um mehrere HLK-Einheiten miteinander zu verbinden. Die einzigartige Klemmen/Rahmen-Befestigungskonstruktion ermöglicht eine flexiblere und effizientere Installation und spart Installateuren Zeit, Geld und Platz.

## MERKMALE

Das System erfordert 80 % weniger Zeit für die Installation als andere Standardoptionen auf dem Markt

Einstellbar von 305–457 mm (12–18 Zoll), reduziert die Notwendigkeit für mehrere SKUs

Dank der flexibleren Einstellbarkeit können die Stangen ausgezogen und das Set nach Bedarf verschoben werden.

Das Erweiterungsset ermöglicht eine endlose Aneinanderreihung miteinander verbundener Einheiten und ermöglicht so eine Vormontage.

Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.

Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.

Die Traglast ist für Geräte mit verschiedenen BTU-Leistungen/Größen geeignet.

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche    | Temperatur       | Höhe (H)     | Länge (L) |
|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|--------------|-----------|
| PEKLD4        | 360530        | Stahl    | Feuerverzinkt | -34.4 to 54.4 °C | 305 - 457 mm | 1052mm    |

Table 2/3


| Katalognummer | Artikelnummer | Pfostenfuß (A) | Vierkantrohr (B) | Querträger (C) | Breite (W) | Oberfläche |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------|------------|
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------|------------|

|        |        |               |                  |               |        |                     |
|--------|--------|---------------|------------------|---------------|--------|---------------------|
| PEKLD4 | 360530 | 152 mm x 4 pc | 970.28 mm x 2 pc | 521 mm x 2 pc | 660 mm | 0.092m <sup>2</sup> |
|--------|--------|---------------|------------------|---------------|--------|---------------------|

Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | Statische Grenzlast (F) | Sicherheitsfaktor statische Last |
|---------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| PEKLD4        | 360530        | 14.6 kg      | 1779N                   | 3:1                              |

## DIAGRAMME

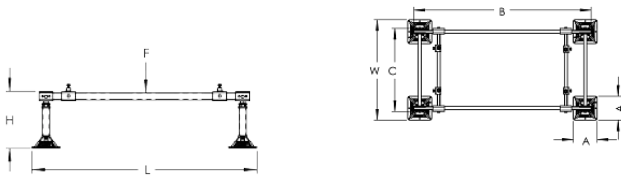

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

