 


nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil



MERKMALE

Ideal zur Befestigung von mehreren Rohren, Kabelrinnen und Lüftungsgeräten

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	3:1
Oberfläche:	Feuerverzinkt
Temperatur:	-45 to 65 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)
PSB24A	360475	Polyethylene, Polypropylene, Stahl	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm
PSB36A	360477	Polyethylene, Polypropylene, Stahl	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)
PSB42A	360478	Polyethylen, Polypropylen, Stahl	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stückgewicht	Statische Last
PSB24A	360475	118709mm ²	2 kg	8900N
PSB36A	360477	118709mm ²	4 kg	8900N
PSB42A	360478	183225mm ²	4 kg	13340N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Es wird davon ausgegangen, dass die statischen Lasten sich gleichmäßig verteilen.

DIAGRAMME

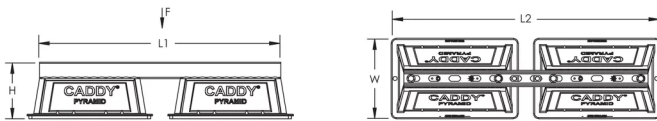

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

