

nVent CADDY Pyramid Universalträger



MERKMALE

Selbstsichernde Edelstahlmuttern ermöglichen eine anwendungsspezifische Befestigung an der Trägerbasis, einschließlich der einfachen Befestigung von Edelstahlmontageschienen, Gewindestangen oder projektspezifischen Befestigungselementen

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Mit quadratischen Aufnahmen für Montageschienen zur Erstellung eines 12" (305 mm) breiten H-Rahmens (nur PBU16)

Basis besteht aus UV-stabilisiertem thermoplastischem Material

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)
PBU6M	360495	Polyethylene, Polypropylene, Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)
PBU10M	360496	Polyethylene, Polypropylene, Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm
PBU16M	360497	Polyethylene, Polypropylene, Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm




Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Bohrlochanzahl	A	B	Oberfläche
PBU6M	360495	M10	3	114 mm	57 mm	26452mm ²
PBU10M	360496	M10	2	218 mm		59355mm ²
PBU16M	360497	M10	2	165 mm		91613mm ²

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
PBU6M	360495	1330N
PBU10M	360496	4450N
PBU16M	360497	6670N

DIAGRAMME

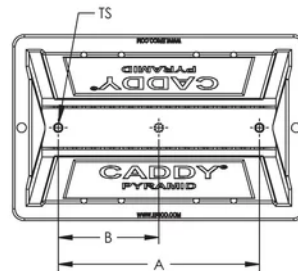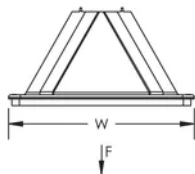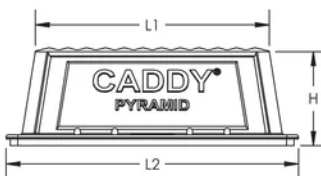

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

