


nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp

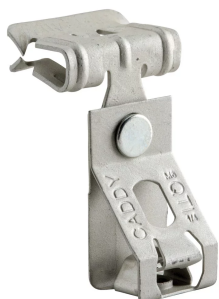

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen

Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig“-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet

Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten an der Gewindestange

Der Öffnungsmechanismus wird mit einer Zange betätigt

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
4QT14	174842	6	2 - 3 mm	330N

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
4QT124	174841	6	3 - 8 mm	330N
4QT1912	174844	6	14 - 20 mm	330N
4QT158	174843	6	8 - 14 mm	330N

DIAGRAMME

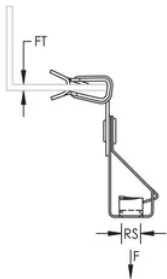

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

