

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage



Das nVent CADDY Speed Link-Light Pack mit Bolzenanker enthält eine vorgeschchnittene Länge (1m und 2m) Drahtseil mit einem Durchmesser von 1mm, das auf einem Bolzenanker zusammen mit einem ultraflachen Verschluss vernietet ist. Installateure können es schnell und sicher an der Betondecke anbringen, um Beleuchtungskörper und Beschilderungen zu befestigen und zu sichern.

MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH &Co. KG

Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Länge (L)	Höhe (H)
CLP1L1WA6	196093	Stahl, Brass	1 mm	1m	54mm	17 mm
CLP1L2WA6	196094	Stahl, Brass	1 mm	2m	54mm	17 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
CLP1L1WA6	196093	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
CLP1L2WA6	196094	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Bohrerdurchmesser: 6mm
Bohrlochtiefe: 31mm
Verankerungstiefe: 25 mm Min

DIAGRAMME

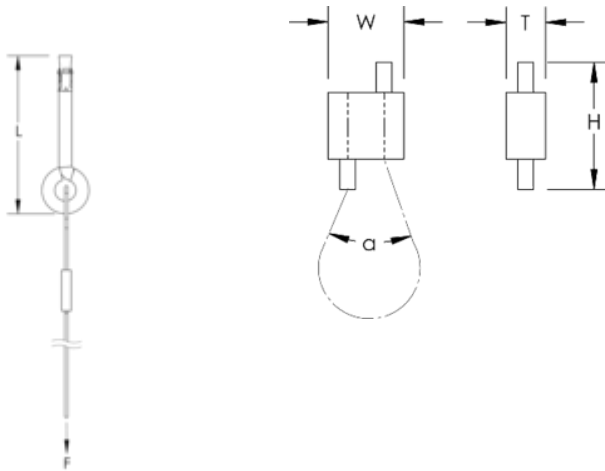

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
 Option 1 – Kundendienst
 Option 2 – Technischer
 Support

Europa

Niederlande:
 +31 800-0200135
 Frankreich:
 +33 800 901 793

Europa

Deutschland:
 800 1890272
 Sonstige Länder:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

