

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Toggle Kippement



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippement und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Der glatte, kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der Verschluss kann ohne Werkzeug geöffnet werden und erlaubt daher eine sehr einfache Justage

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	A
SLDM615L2T	196044	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Statische Last
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N


 

Stangengröße (RS): 6

Länge (L): 7mm

Breite (W): 9.2 mm

Höhe (H): 24.5 mm

DIAGRAMME

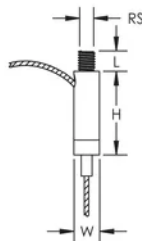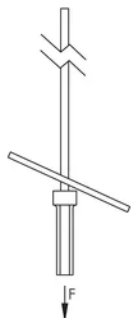

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

