

nVent CADDY Speed Link SLK

Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter



MERKMALE

Das komplette System enthält Stahlseil, Verschluss und Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter

Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden

Befestigungswinkel mit längeren Schenkeln für einen Werkzeugfreiraum

Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	1.5 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge Stahlseil	A	B	Statische Last
SLK15L2GBSF	197812	Steel, Zinklegierung, Polypropylene, Nylon	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	Steel, Zinklegierung, Polypropylene, Nylon	3m	38 mm	25.5 mm	195N


Dicke (T): 12.5 mm
Breite (W): 19 mm
Höhe (H): 55 mm
Winkel (a): 90 ° Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Statische Lasten beziehen sich auf den Befestigungswinkel mit Adapter. Bitte prüfen Sie mit dem Hersteller der Bolzen die erlaubte Last bezüglich Setztiefe und Betongüte. Die maximal zulässige Last ist die Kleinere der zulässigen Lasten von Winkel oder Bolzen.

Der Adapter passt auf diese Geräte BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 oder gleiche Modelle.

DIAGRAMME

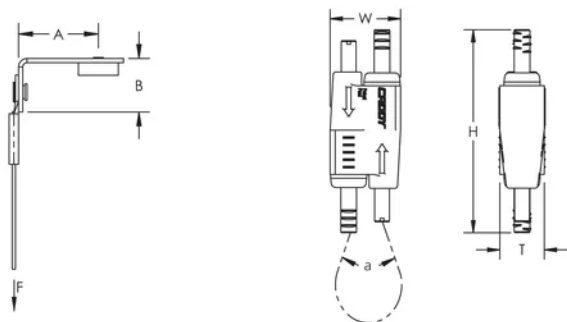

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

