

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Haken



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Haken und den Verschluss

Zur Befestigung an Bauelementen und zum Einhängen in Kabeltrassen oder geeignete Tragelemente

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

Das Design erlaubt es temporär einen Haken zu lösen um Wartungsarbeiten durchzuführen oder bei einer Kabelbahn Kabel zu entnehmen oder hinzuzufügen

Das Einzelseil mit dem Doppelhaken erhöht die Stabilität des Systems

Auch mit einem Einzelhaken verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|-------------------------|
| Durchmesser Stahlseil: | 2 mm |
| Sicherheitsfaktor statische Last: | 5:1 |
| Oberfläche: | Elektrolytisch verzinkt |
| Entspricht: | SMACNA HVAC-DCS |

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Länge Stahlseil | Länge Stahlseil „Y“ (YL) | A | B |
|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|---|---|
|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|---|---|


| | | | | | | |
|-------------|--------|---|----|------|---------|---------|
| SLK2YH500L2 | 196549 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | 2m | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm |
| SLK2YH500L3 | 196550 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | 3m | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm |
| SLK2YH500L7 | 196551 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | 7m | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C | Statische Last |
|---------------|---------------|--------|----------------|
| SLK2YH500L2 | 196549 | 6.4 mm | 440N |
| SLK2YH500L3 | 196550 | 6.4 mm | 440N |
| SLK2YH500L7 | 196551 | 6.4 mm | 440N |

- Dicke (T):** 12.5 mm
Breite (W): 19 mm
Höhe (H): 55 mm
Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMME

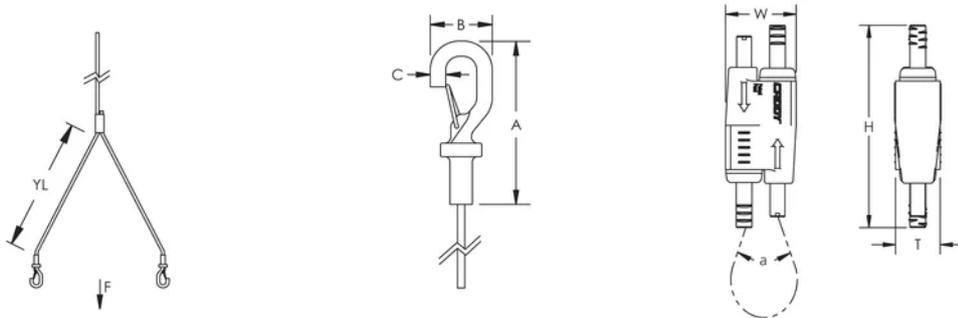

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

