


# nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Toggle Kippelement



## ZERTIFIZIERUNGEN

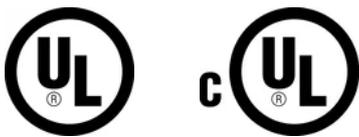

## MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Kippelementen und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

## SPEZIFIKATIONEN

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Durchmesser Stahlseil:</b>            | 1.5 mm                  |
| <b>Sicherheitsfaktor statische Last:</b> | 5:1                     |
| <b>Oberfläche:</b>                       | Elektrolytisch verzinkt |
| <b>Entspricht:</b>                       | SMACNA HVAC-DCS         |

Table 1/2

| Katalognummer     | Artikelnummer | Material                                  | Länge Stahlseil | Länge Stahlseil „Y“ (YL) | A     | B    |
|-------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------|-------|------|
| SLK15Y300L3R<br>2 | 196648        | Steel,<br>Zinklegierung,<br>Polypropylene | 3m              | 0.3m                     | 39 mm | 5 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                  | Länge Stahlseil | Länge Stahlseil „Y“ (YL) | A     | B    |
|---------------|---------------|---|-----------------|--------------------------|-------|------|
| SLK15Y500L3   | 196528        | Steel,<br>Zinklegierung,<br>Polypropylene | 3m              | 0.5m                     | 39 mm | 5 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Statische Last |
|---------------|---------------|----------------|
| SLK15Y300L3R2 | 196648        | 195N           |
| SLK15Y500L3   | 196528        | 195N           |


**Dicke (T):** 12.5 mm

**Breite (W):** 19 mm

**Höhe (H):** 55 mm

**Winkel (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMME

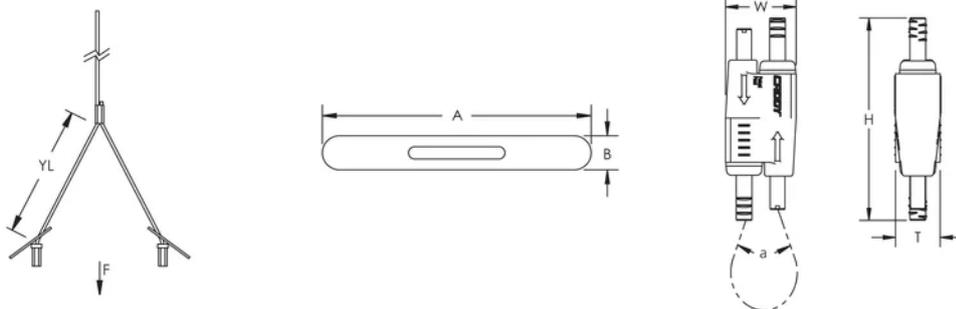

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

