

nVent CADDY Superfix 243 M8



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
SXE019	400056	Stahl, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
SXE023	400057	Stahl, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Stahl, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Stahl, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Stahl, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Stahl, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Stahl, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Stahl, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Stahl, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

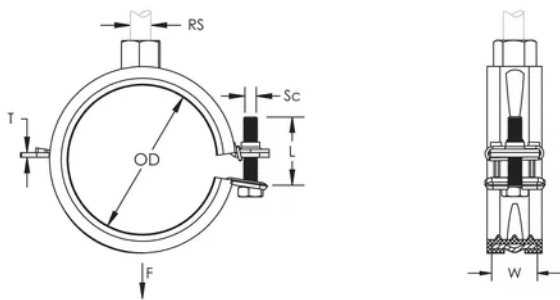

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

