

PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange



MERKMALE

Light-Duty mit zwei Löchern und einer Mutter / einem Adapter

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Breite (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	A	B	C
---------------	---------------	-----------	---	---	---

PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMME

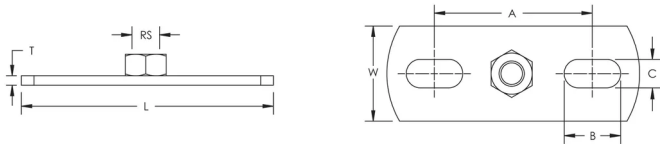

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

