

# PEMSA-Gitterrinne C-Winkel



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Decken-, Wand- und Schieneninstallationen.

Seitlicher Zugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N

## DIAGRAMME

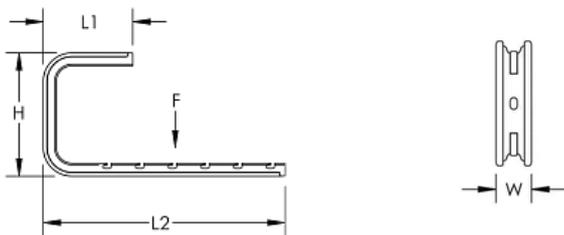

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

