

# PEMSA-Gitterrinne L-Halterung



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Wand- und Schieneninstallationen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last	Zertifizierungen
WBT200LBRKT	820220	270mm	54 mm	138 mm	588N	
WBT100LBRKT	820200	170mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last	Zertifizierungen
WBT300LBRKT	820230	370mm	54 mm	138 mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT400LBRKT	820240	470mm	54 mm	138 mm	275N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, UKCA, CADDY EU WBT B
WBT150LBRKT	820210	220mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S

## DIAGRAMME

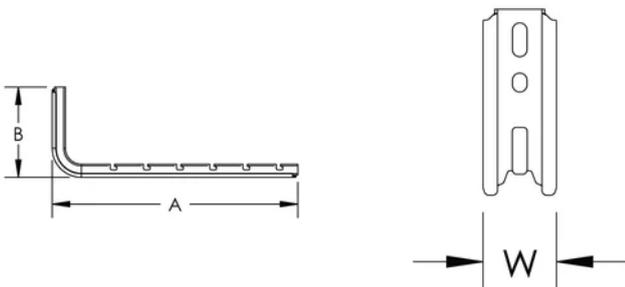

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

