

PEMSA-Gitterrinne Schnell-Mittelstütze



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 200 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)
WBTQTRSPRT M10	820425		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm
WBTQTRSPRT M6	820405		59mm	35 mm	5 mm	6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße(HS)
WBTQCTRSRPT M6BG	820406	Schwarz	59mm	35 mm	5 mm	6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
WBTQCTRSRPTM10	820425	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q
WBTQCTRSRPTM6	820405	833N	CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSRPTM6BG	820406	833N	ANOR EU WTB Q, CE, CADDY EU WBT QC

DIAGRAMME

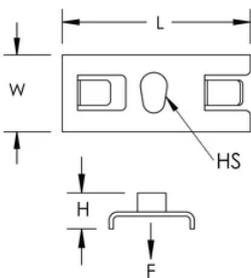

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

