


PEMSA-Gitterrinne Rapide

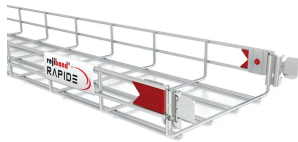

Die PEMSΑ-Gitterrinne ist das Rückgrat des PEMSΑ-Gitterrinnen-Systems. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives Rejiband Rapide Installationssystem

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kohlenstoffstahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	A	Stückgewicht
WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	A	Stückgewicht
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	A	Stückgewicht
WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	A	Stückgewicht
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	2.32 kg

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
WBT100X100QBG	823015	Schwarz
WBT100X100QEG	823014	Grau
WBT100X150QBG	823025	Schwarz
WBT100X150QEG	823024	Grau
WBT100X200QBG	823035	Schwarz
WBT100X200QEG	823034	Grau
WBT100X300QBG	823045	Schwarz
WBT100X300QEG	823044	Grau
WBT100X400QBG	823055	Schwarz

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
WBT100X400QEG	823054	Grau
WBT100X450QBG	823085	Schwarz
WBT100X450QEG	823084	Grau
WBT100X500QBG	823065	Schwarz
WBT100X500QEG	823064	Grau
WBT100X600QBG	823075	Schwarz
WBT100X600QEG	823074	Grau
WBT60X100QBG	820015	Schwarz
WBT60X100QEG	820014	Grau
WBT60X150QBG	820025	Schwarz
WBT60X150QEG	820024	Grau
WBT60X200QBG	820035	Schwarz
WBT60X200QEG	820034	Grau
WBT60X300QBG	820045	Schwarz
WBT60X300QEG	820044	Grau
WBT60X400QBG	820055	Schwarz
WBT60X400QEG	820054	Grau
WBT60X450QBG	820085	Schwarz

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
WBT60X450QEG	820084	Grau
WBT60X500QBG	820065	Schwarz
WBT60X500QEG	820064	Grau
WBT60X600QBG	820079	Schwarz
WBT60X600QEG	820078	Grau
WBT60X60QBG	820005	Schwarz

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

