

PEMSA-Gitterrinne Halterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Ideal für Installationen mit höherer Last

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße(HS)	Statische Last
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N

DIAGRAMME

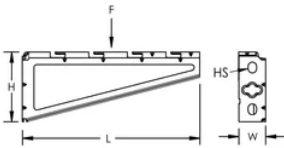

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

