

Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel



MERKMALE

Vollständig mit U-Bügel und Muttern

Paarweise Montage erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Typ Strutmontageschiene	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)
ZTA601HD	387701	Stahl	Feuerverzinkt	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA602HD	388006	Stahl	Feuerverzinkt	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Stahl	Feuerverzinkt	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
ZTA601HD	387701	5000N
ZTA601S6	387710	5000N
ZTA602HD	388006	5000N
ZTA603HD	388066	5000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenenträgerklammern.

DIAGRAMME

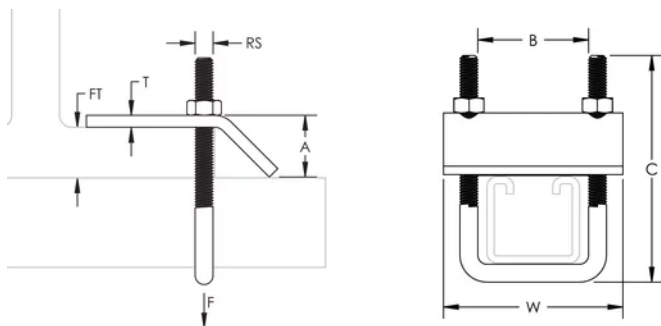

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

