

# Schienenmutter ohne Feder



## MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eistrut Schienen

## SPEZIFIKATIONEN

**Sicherheitsfaktor statische Last:** 3:1

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	Drehmoment (TQ)
NUTM6EG	314995	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Stahl	Feuerverzinkt	6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Stahl	Feuerverzinkt	8	6 mm	28 N·m
NUTM6S6	315140	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8S6	315150	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m
NUTM10S6	315160	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	Drehmoment (TQ)
NUTM12HD	315030	Stahl	Feuerverzinkt	12	8 mm	55 N·m
NUTM10EG	315025	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Stahl	Feuerverzinkt	10	8 mm	55 N·m
NUTM16HD	315037	Stahl	Feuerverzinkt	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16EG	315036	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	16	11.7 mm	125 N·m

Auszugfestigkeit					
Teilenummer	Schienentyp	Schienenstärke			
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm	
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N	
	D, E	2000 N	-	-	
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N	
	D, E	3330 N	-	-	
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N	
	D, E	4890 N	-	-	
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N	
	D, E	3670 N	-	-	
NUTM12Txz	A	5670 N	5050 N	4440 N	
	D, E	4250 N	-	-	
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N	
	D, E	4250 N	-	-	

## DIAGRAMME

---

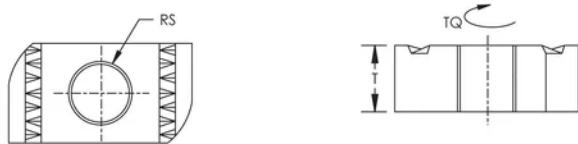

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

