

Strutmontageschiene-T-Schraube



MERKMALE

Vormontiert mit großer Unterlegscheibe und Mutter

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge (L)	A
TMN08050EG	590221	8	50mm	6 mm
TMN08060EG	590222	8	60mm	6 mm
TMN08030EG	590220	8	30mm	6 mm
TMN08040EG	590080	8	40mm	6 mm
TMN08100EG	590223	8	100mm	6 mm
TMN10050EG	590224	10	50mm	8 mm
TMN10040EG	590090	10	40mm	8 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge (L)	A
TMN10030EG	590218	10	30mm	8 mm
TMN12040EG	590100	12	40mm	8 mm
TMN10060EG	590225	10	60mm	8 mm

DIAGRAMME

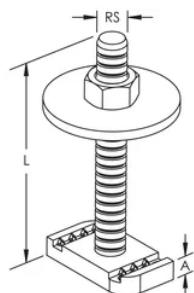

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

