

# TBHS Befestigung für biegbare Rundrohre mit Schalldämpfer, V-Form



## MERKMALE

Mit Löchern zur Blindnietenverbindung

## SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 2 (HS2)	Lochgröße 3 (HS3)
TBHS	597575	Stahl, EPDM-SBR-Gummi	Elektrolytisch verzinkt	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm

## DIAGRAMME

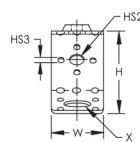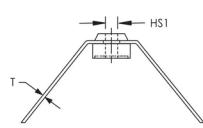

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### **Nordamerika**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### **Europa**

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### **Europa**

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### **APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 2

