

Flacher Dreiloch-Eckwinkel



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	A	B	Schraube enthalten
ZE107	313070	Stahl	Feuerverzinkt	85 mm	85 mm	Ja
ZE107S6	387572	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		85 mm	85 mm	Nein
ZE107	387570	Stahl	Feuerverzinkt	85 mm	85 mm	Nein
ZE107EG	387571	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	87.5 mm	87.5 mm	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZE107	313070	10 mm	25mm
ZE107S6	387572		

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZEA107	387570		
ZEA107EG	387571		

DIAGRAMME

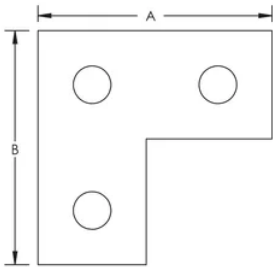

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

