

U-Schiene-Konsole, gelocht mit Winkel



MERKMALE

U-Profil Konsole mit Stütze

Loch/Langloch Ausführung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
CUCS0250HD	312110	250mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0800HD	312180	800mm	400 mm	40 mm	13 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
CUCS1000HD	312190	1000mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1300mm	400 mm	40 mm	13 mm

Dicke (T):	3 mm
D:	11 mm
Durchmesser (Ø):	11 mm
A:	30 mm
B:	30 mm
E:	36 mm
C:	50 mm

DIAGRAMME

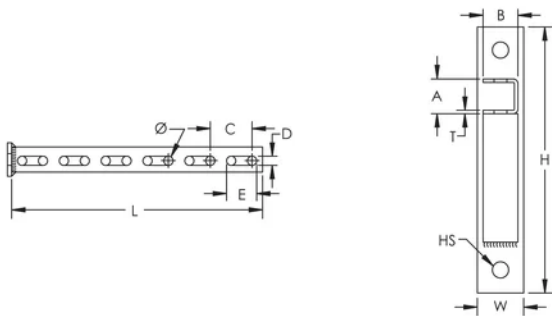

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

