

Uniklip Kabelrinne Bogen, horizontal



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bogen für eine 90° Grad Richtungsänderung, horizontal

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Das Innovative UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter

Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt

Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Tiefe (D)	Länge (L)	Winkel (a)	A
---------------	---------------	------------	-----------	-----------	------------	---

 

PCT50X050FB90	850100	50 mm	49mm	550mm	90 °	167 mm
PCT50X075FB90	850110	75 mm	49mm	587mm	90 °	192 mm
PCT50X100FB90	850120	100 mm	49mm	622mm	90 °	216 mm
PCT50X150FB90	850130	150 mm	49mm	693mm	90 °	265 mm
PCT50X225FB90	850140	225 mm	49mm	799mm	90 °	340 mm
PCT50X300FB90	850150	300 mm	49mm	905mm	90 °	415 mm
PCT50X450FB90	850160	450 mm	49mm	1117mm	90 °	565 mm
PCT50X500FB90	850170	500 mm	49mm	972mm	90 °	590 mm
PCT50X600FB90	850180	600 mm	49mm	1329mm	90 °	715 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B
PCT50X050FB90	850100	91 mm
PCT50X075FB90	850110	91 mm
PCT50X100FB90	850120	91 mm
PCT50X150FB90	850130	91 mm
PCT50X225FB90	850140	91 mm

Katalognummer	Artikelnummer	B
PCT50X300FB90	850150	91 mm
PCT50X450FB90	850160	91 mm
PCT50X500FB90	850170	91 mm
PCT50X600FB90	850180	91 mm

DIAGRAMME

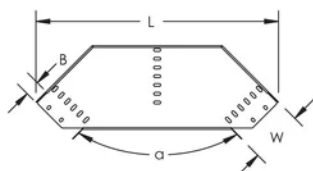

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

