

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe

Data Solutions



Grenzen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff ab. Schroff 19-Zoll-Frontplatten verfügen über zusätzliche Aussparungen zur Befestigung von Griffen und sind in den Abmessungen 1 HE bis 6 HE erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatten haben zusätzliche Löcher zur Befestigung von Griffen

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	95HP
Material:	Aluminium
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Grifftyp	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen
30219-161	1U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Grifftyp	Oberfläche	Befestigung	Anzahl Verpackungen
40304-050	1U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-162	2U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-163	3U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-164	4U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-165	5U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
30219-166	6U		Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-051	2U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-052	3U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-053	4U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-054	5U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1
40304-055	6U	3mm	Frontgriff	Eloxiert	Anschraubbare Front	1

Table 2/3						
Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-161	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-050	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-162	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-163	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-164	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte


Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-165	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-166	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-051	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-052	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-053	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-054	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-055	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
30219-165	483mm
30219-166	483mm
40304-051	483mm
40304-052	483mm
40304-053	483mm

Katalognummer	Breite (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

DIAGRAMME

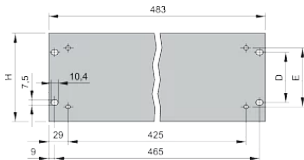

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE