

19"-Frontplatten

Data Solutions

Frontplatten aus Aluminium.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	95HP
Material:	Aluminium
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30219-098	1U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30118-948	1U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-299	1U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-074	1U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-101	2U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-301	2U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-949	2U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-075	2U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-104	3U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-302	3U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-950	3U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-076	3U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-107	4U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30118-303	4U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-951	4U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-110	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Eloxiert	1
30118-304	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-952	5U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
40304-077	4U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
30118-305	6U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-306	7U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-307	8U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-308	9U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-309	10U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-953	6U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-954	7U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-955	8U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-956	9U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30118-957	10U	3mm	Anschraubbare Front	Pulverbeschichtet	Lackiert	1
30219-113	6U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-137	7U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-138	8U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-143	9U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
30219-144	10U	3mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-078	5U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-079	6U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-080	7U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Befestigung	Oberfläche	Frontbeschichtung	Anzahl Verpackungen
40304-081	8U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-082	9U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1
40304-083	10U	4mm	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert	1

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-098	Eloxiert	Nein		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-948	Lackiert		RAL 7021	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-299	Lackiert		RAL 7035	Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-074	Eloxiert	Ja		Nein	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-101	Eloxiert	Nein		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-301	Lackiert		RAL 7035	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-949	Lackiert		RAL 7021	Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-075	Eloxiert	Ja		Nein	88.1mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-104	Eloxiert	Nein		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-302	Lackiert		RAL 7035	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-950	Lackiert		RAL 7021	Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-076	Eloxiert	Ja		Nein	132.5mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-107	Eloxiert	Nein		Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30118-303	Lackiert		RAL 7035	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-951	Lackiert		RAL 7021	Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-110	Eloxiert	Nein		Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-304	Lackiert		RAL 7035	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-952	Lackiert		RAL 7021	Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-077	Eloxiert	Ja		Nein	177mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-305	Lackiert		RAL 7035	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-306	Lackiert		RAL 7035	Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-307	Lackiert		RAL 7035	Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-308	Lackiert		RAL 7035	Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-309	Lackiert		RAL 7035	Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-953	Lackiert		RAL 7021	Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-954	Lackiert		RAL 7021	Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-955	Lackiert		RAL 7021	Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-956	Lackiert		RAL 7021	Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
30118-957	Lackiert		RAL 7021	Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-113	Eloxiert	Nein		Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-137	Eloxiert	Nein		Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Farbcode	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Typ
30219-138	Eloxiert	Nein		Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-143	Eloxiert	Nein		Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
30219-144	Eloxiert	Nein		Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-078	Eloxiert	Ja		Nein	221.4mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-079	Eloxiert	Ja		Nein	265.9mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-080	Eloxiert	Ja		Nein	310.3mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-081	Eloxiert	Ja		Nein	354.8mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-082	Eloxiert	Ja		Nein	399.2mm	19-Zoll-Frontplatte
40304-083	Eloxiert	Ja		Nein	443.7mm	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)
30219-098	483mm
30118-948	483mm
30118-299	483mm
40304-074	483mm
30219-101	483mm
30118-301	483mm
30118-949	483mm
40304-075	483mm


Katalognummer	Breite (W)
30219-104	483mm
30118-302	483mm
30118-950	483mm
40304-076	483mm
30219-107	483mm
30118-303	483mm
30118-951	483mm
30219-110	483mm
30118-304	483mm
30118-952	483mm
40304-077	483mm
30118-305	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30118-308	483mm
30118-309	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm

Katalognummer	Breite (W)
30118-955	483mm
30118-956	483mm
30118-957	483mm
30219-113	483mm
30219-137	483mm
30219-138	483mm
30219-143	483mm
30219-144	483mm
40304-078	483mm
40304-079	483mm
40304-080	483mm
40304-081	483mm
40304-082	483mm
40304-083	483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

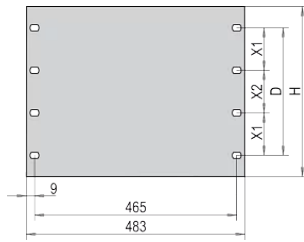

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.