

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Höhe (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10, 12	2.7 – 12.7mm	28.2mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
---------------	---------------	-----------	------------	---------------------------	--------------------

CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9mm	2.7mm	32mm
------------	--------	--------	--------	-------	------

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

DIAGRAMME

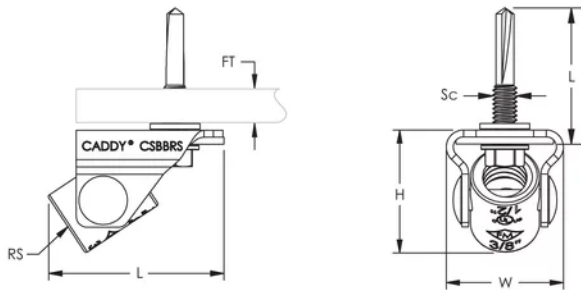

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE