


Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz

Data Solutions

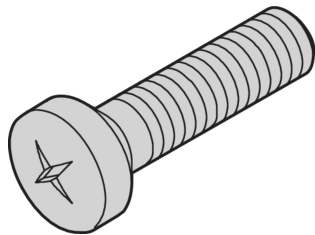

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz (pozidrive)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schraube

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Durchmesser	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie
21102-024	3mm	6mm	Verzinkt	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Verzinkt	100	M5	
21101-314		5mm	Vernickelt	100	M2.5	

Katalognummer	Durchmesser	Länge	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Produktfamilie
21100-021	6mm	16mm	Verzinkt	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Verzinkt	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Verzinkt	100	M6	
21101-219		6mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21101-069		8mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21101-220		10mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21100-788		12mm	Verzinkt	100	M5	EuropacPRO
21101-221		12mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe
21101-222		16mm	Vernickelt	100	M2.5	Rahmentyp-Steckbaugruppe

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu	Gewindeart	Zertifizierungen
21102-024	Linsenkopfschraube		Metrisch	RoHS
21120-150	Kodierblock	Schaltschrank		RoHS
21101-314	Linsenkopfschraube	Rückwandplatinen, Testadapter		RoHS
21100-021	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21100-022	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21100-650	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-202	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21120-203	Linsenkopfschraube	Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21101-219	Linsenkopfschraube	Rückwandplatinen, Testadapter		RoHS
21101-069	Linsenkopfschraube	Rückwandplatinen, Testadapter		RoHS
21101-220	Linsenkopfschraube	Rückwandplatinen, Testadapter		RoHS
21100-788	Linsenkopfschraube	Baugruppenträger		RoHS
21101-221	Linsenkopfschraube	Rückwandplatinen, Testadapter		RoHS
21101-222	Linsenkopfschraube	Rückwandplatinen, Testadapter		RoHS

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.