

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Wand- und Schieneninstallationen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last	Zertifizierungen
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Statische Last	Zertifizierungen
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WTB B
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WTB B, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT

DIAGRAMME

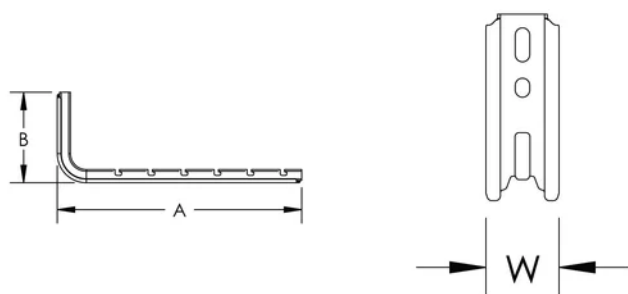

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.