

# PEMSA-Gitterrinne Schnellverbinder

## Data Solutions



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Keine zusätzliche Hardware

Geeignet für eine große Auswahl an Rinnengrößen und -konfigurationen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

### SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)
WBTQBAREG	820711		240.5mm	24mm	16.5mm	5mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße(HS)
WBTQBARBG	820706	Schwarz	240.5mm	24mm	16.5mm	5mm

## DIAGRAMME

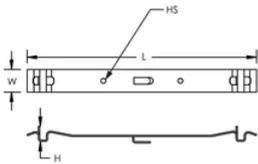

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**