

PEMSA-Gitterrinne Halterung

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Ideal für Installationen mit höherer Last

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35mm	126mm	11 – 14mm	1765N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Lochgröße(HS)	Statische Last
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1667N
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35mm	90mm	11 – 14mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1373N

DIAGRAMME

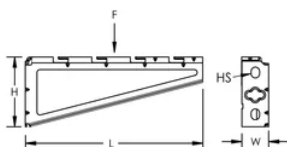

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.