

1 Winkelbohrloch Lasche



MERKMALE

Bietet eine effiziente Verschraubungsfläche für Erdungs- und Stromversorgungsanwendungen

Elektrolytisches Kupfer

Nur zur Verwendung mit nVent ERICO Cadweld Typ LA Anschlüssen

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)	A
B101CEOL	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm
B305TC	Nicht gemäß NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm	5 mm	15 mm


Table 2/2

Katalognummer	B	C	Lochgröße (HS)	Winkel (a)	Äquivalente Leitergröße
B101CEOL	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm ²
B305TC	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °	152.23mm ²

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für nicht aufgeführte Größen kontaktieren Sie uns bitte.

DIAGRAMME

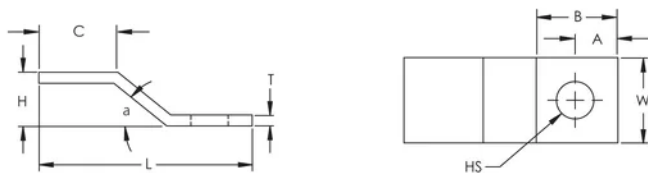

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE