


Kabel zum Schienennetz Schweißtiegelpaar, Strom

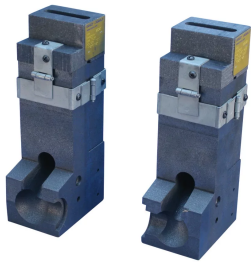

MERKMALE

Ersatzgießtiegel für den Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Wird paarweise verkauft

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBWX201	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	35 mm ² Seilschlag	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² konzentrisch	8.89mm	T20
PBWX3	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	50 mm ² Seilschlag	9.13mm	T20
PBW2C	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	1/0 konzentrisch	9.47mm	T20

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBW2G	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20
PBW2E	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	1/0 Seilschlag	10.87mm	T20
PBW2J	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20
PBWX5	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	95 mm ² Seilschlag	12.83mm	T20
PBW2Q	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20
PBW9F	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	19/Nr. 9 Copperweld	14.53mm	T20
PBW2S	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20
PBXLWX5	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20
PBWX7	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	150 mm ² Seilschlag	16mm	T20
PBWS7	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	Verbunddraht 4/0	16.66mm	T20
PBW3D	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	350 kcmil konzentrisch	17.3mm	T20
PBWX8	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	185 mm ² Seilschlag	17.8mm	T20
PBW2W	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBW2W135	135 Pfund Bethlehem	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBW2W20AS	20 Pfund ASCE	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBW2W40AS	40 Pfund ASCE	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20
PBW3B	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	300 kcmil Seilschlag	20.32mm	T20
PBW3S	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20
PBW3SZU160	ZU160-Schiene	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE