

Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis



MERKMALE

Robuster, hoher Energieschutz

Kompaktes Gehäuse für beengte Platzverhältnisse


Isolierte Erdung verhindert das Eindringen von unerwünschten Geräuschen

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	CCTV12
Artikelnummer	703000
Nennspannung Netz (Un)	+/- 12 VDC
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc)	+/- 14 VDC
Spannungsschutzpegel (Up)	60 V @ 5 kA
Bemessungs-Entladungsstrom (In)	10kA 8/20 µs
Häufigkeit	100 Hz Max
Übertragungsrate	16Mbit/s
Impedanz	50 - 75 Ω
Verbindungsart	BNC, Buchse
Befestigung	Reiheneinfügung
Temperatur	-25 to 70 °C
Gehäusematerial	Metall
Gehäuseschutzart	IP 20 NEMA®-1

Katalognummer	CCTV12
Tiefe (D)	28mm
Höhe (H)	90 mm
Breite (W)	22 mm
Stückgewicht	60 kg

DIAGRAMME

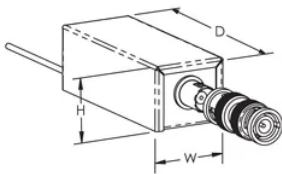

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE