

# Kreuzverlegter Rundsteckverbinder



## MERKMALE

Geeignet für Parallel- oder Querverbindungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Material                      | Oberfläche    | Leitergröße                                       | Tiefe (D) | Breite (W) |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| CCR608S       |               | Edelstahl 18-8<br>(EN 1.4305) |               | 6 mm Solid, 8<br>mm Solid,<br>Litzendraht<br>8 mm | 38.1mm    | 38.1 mm    |
| CCR68CU       | 101260        | Kupfer                        |               | 6 mm Solid, 8<br>mm Solid,<br>Litzendraht<br>8 mm | 28mm      | 28 mm      |
| CCR68GS       | 101265        | Stahl                         | Feuerverzinkt | 6 mm Solid, 8<br>mm Solid,<br>Litzendraht<br>8 mm | 41mm      | 41 mm      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| CCR608S       |               | 0.05 kg      |
| CCR68CU       | 101260        | 0.05 kg      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| CCR68GS       | 101265        | 0.14 kg      |

## DIAGRAMME

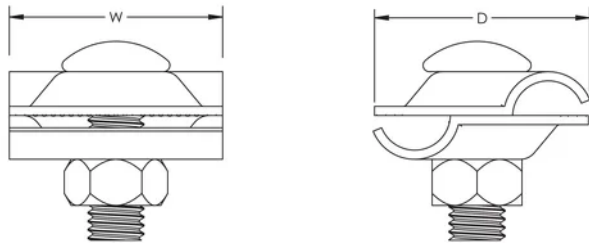

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**