

Geklebttes Klipp Kit



MERKMALE

Die geklebten Schienenclips machen es überflüssig, irgendeine Art von Stützen zu bohren, wo die Clips befestigt werden müssen, wobei die Integrität der Stützen gewährleistet und die Sicherheit erhöht wird

Kein Werkzeug erforderlich; vorkonfektionierter Hartkleber macht die Montage einfach und effizient

Beständig gegen korrosionsverursachende Mittel, einschließlich U. V., Witterungsbedingungen, Öl, Fette, Benzin, Lösungsmittel, Regen und Wasser

Erhöht die Lebensdauer des angeschlossenen Kabels und senkt die Gesamtkosten des Projekts

Vielseitiger Sockel für unterschiedliche Klemmengrößen für verschiedene Leitergrößen und für Längs- oder Querkabelanwendungen geeignet

Jedes Kit enthält einen Behälter mit Klebstoff für 10,1 oz. (300 ml) Dosierpistole

Dosierpistole nicht im Lieferumfang enthalten

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur: -40 to 93 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Länge (L)	Breite (W)	Lochgröße (HS)	Anzahl enthaltener Grundplatten
GCHSC2530	186065	25 - 30 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC78	187745	7 - 8 mm	100mm	40 mm	7 mm	30

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Länge (L)	Breite (W)	Lochgröße(HS)	Anzahl enthaltener Grundplatten
GCHSC1214	186035	12 - 14 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1924	186055	19 - 24 mm	100mm	40 mm	7 mm	30


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Anzahl enthaltener Klammern	Klammern pro Bodenblech
GCHSC2530	186065	60	2 Max
GCHSC78	187745	120	4 Max
GCHSC1214	186035	120	4 Max
GCHSC1924	186055	90	3 Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Abbildung zeigt Konfiguration mit 3 Clips. 1- bis 4-Clip-Konfigurationen ist auch erhältlich.

DIAGRAMME

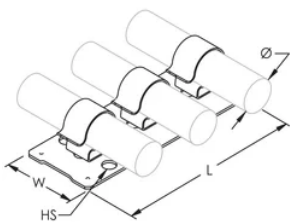

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.